


Fiche produit

Caractéristiques

IMT35231

Multifix Air, lot de 240 boîtes IMT35032 Ø 67mm, profondeur 47mm + 1 scie cloche

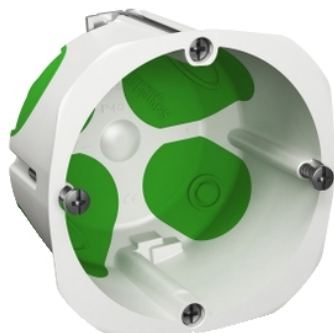

Principales

Gamme de produits	Multifix
Nom du produit	Multifix Air
Type de produit ou équipement	Boîtier d'appareil
Application	Pour installation sans échange d'air
Présentation du produit	Sans couvercle
Équipement inclus	Scie-cloche
Quantité du lot	Lot de 40

Complémentaires

Fonctions disponibles	Système anti-rotation
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Par vis
Matériau	PP/TPE
Tenue mécanique	Étanche à l'air Tenue au feu
Couleur	Blanc (RAL 9010)
Entrée de câble	2 prédécoupes tube de 16...20 mm 2 prédécoupes tube de 20...25 mm
Entraxe	71 mm
Drill diameter/depth	67 mm 47 mm
Distance entre supports	60 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	47 mm

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	7,408 kg
Hauteur de l'emballage 1	39,6 cm
Largeur de l'emballage 1	57,8 cm
Longueur de l'emballage 1	42,2 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	1

Poids de l'emballage 2	5,875 kg
Hauteur de l'emballage 2	57 cm
Largeur de l'emballage 2	39 cm
Longueur de l'emballage 2	39 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	6
Poids de l'emballage 3	56,436 kg
Hauteur de l'emballage 3	50 cm
Largeur de l'emballage 3	120 cm
Longueur de l'emballage 3	80 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------