


Fiche produit

Caractéristiques

NSYSDP6M

Spacial SF/SM - porte-schémas acier - pour porte 600mm

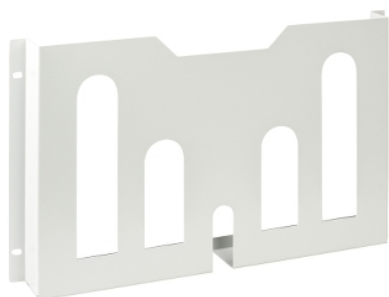

Principales

Gamme	Spacial
Type de produit ou équipement	Pochette document
Application	Accessoires de porte
Dimensions nominales de l'armoire	-
Emplacement de montage	Sur le cadre de renfort de porte
Support de montage	Montage direct
Compatibilité de gamme	Spacial enveloppes SF, SM, SFX et SMX
Composition de l'appareil	1 x porte-schémas métallique 1 x élément de fixation
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Porte :acier
Couleur	Porte : gris (RAL 7035)
Finition de la surface	Peint
Mode de fixation	Fixation directe - porte emplacement
Réglage	Hauteur réglable, par pas de 25 mm pour porte
Hauteur	Nominal: 282 mm
Largeur	Nominal: 600 mm
Profondeur	65 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,500 cm
Largeur de l'emballage 1	28,000 cm
Longueur de l'emballage 1	46,500 cm
Poids de l'emballage 1	1,565 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	13,170 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	32
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	64,680 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------