


Fiche produit

Caractéristiques

VZ1L070U350T

Altistart - Inductance triphasée - 70A 0,35mh
IP20

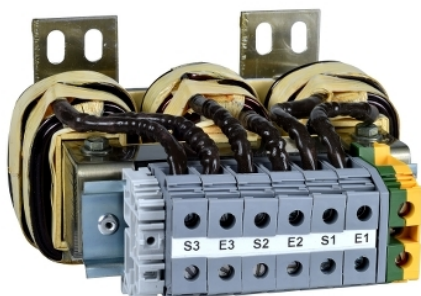

Principales

Type de produit ou équipement	Inductances de ligne
Valeur d'inductance	0,35 mH
Courant nominal (In)	70 A
Degré de protection (IP)	IP20

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altistart 48
Accessoires associés	ATS48D47. ATS48D62.
Poids du produit	8 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	22,500 cm
Largeur de l'emballage 1	20,500 cm
Longueur de l'emballage 1	15,000 cm
Poids de l'emballage 1	9,120 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	182,558 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------