


Gegevensblad product

Kenmerken

INS5550012

Stago - trunking base - 110 x 72 mm - 2.5 m - steel - white - RAL1013

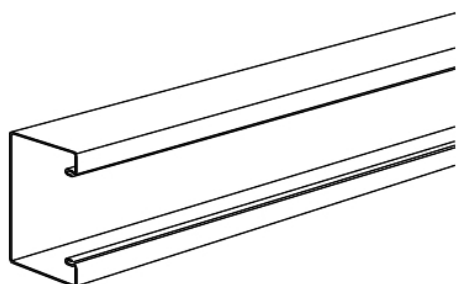

Hoofd

Range of product	Stago
Product or component type	Installatietrunking
Bekabelingssysteem	Verbinding
Kleurtint	Wit (RAL 1013)
Quantity per set	2.5 m

Complementair

Afmetingen kabelgoot	110 x 72 mm
Kabelgootmateriaal	Staal
Nominale doorsnede	7920 mm²
Compartimentpartitionering	1 compartiment
Grootte opening vooraan	80 mm
Bevestigingsmethode	Met schroeven bevestigd Met beugels
Materiaal	Plaatstaal met zinkcoating
Oppervlakte afwerking	Met poederlaag
Type zijprofiel	C-profiel
Lengte	2500 mm
Height	110 mm
Width	72 mm
Compatibility code	WGX-U110

Omgeving

Standards	EN 50085-1: 2005
Ambient air temperature for operation	-20...80 °C
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	250 cm
Package 1 Weight	2,528 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist