


Gegevensblad product

Kenmerken

INS5550013

Stago - trunking base - 110 x 72 mm - 2.5 m - steel - white - RAL9010

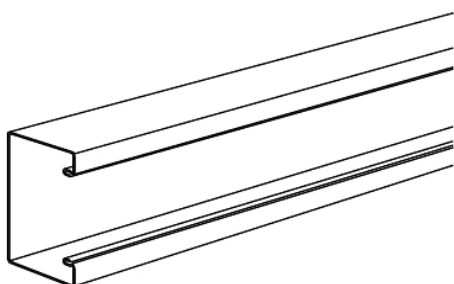

Hoofd

Range of product	Stago
Product or component type	Installatietrunking
Bekabelingssysteem	Verbinding
Kleurtint	Wit (RAL 9010)
Quantity per set	2.5 m

Complementair

Afmetingen kabelgoot	110 x 72 mm
Kabelgootmateriaal	Staal
Nominale doorsnede	7920 mm²
Compartimentpartitionering	1 compartiment
Grootte opening vooraan	80 mm
Bevestigingsmethode	Met schroeven bevestigd Met beugels
Materiaal	Plaatstaal met zinkcoating
Oppervlakte afwerking	Met poederlaag
Type zijprofiel	C-profiel
Lengte	2500 mm
Height	110 mm
Width	72 mm
Compatibility code	WGX-U110

Omgeving

Standards	EN 50085-1: 2005
Ambient air temperature for operation	-20...80 °C
IP-beschermingsgraad	IP20

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China

Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist