


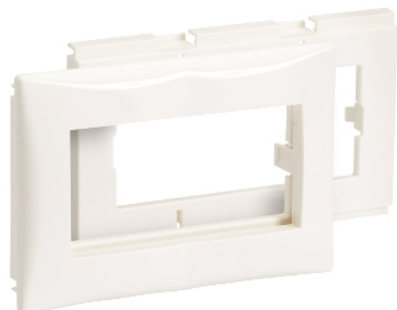

Principales

Gamme de produit	Ultra
Type de produit ou équipement	Adaptateur
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9010)
Équipement inclus	Plaque avant
Quantité du lot	Lot de 5

Complémentaires

Nombre de postes	1 poste
Nombre de modules	4 modules
Emplacement de montage	75 mm installation trunking
Destination du produit	45 x 45 mm wiring device
Mode de fixation	Clipsé
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Longueur	120 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	22 mm

Environnement

Normes	EN 50085-1 :2005 EN 50085-2-1 :2006
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,185 cm
Largeur de l'emballage 1	8,500 cm
Longueur de l'emballage 1	12,500 cm
Poids de l'emballage 1	38,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	17,000 cm
Largeur de l'emballage 2	13,000 cm
Longueur de l'emballage 2	14,000 cm
Poids de l'emballage 2	279,000 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm

Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	4,865 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------