


Karta danych technicznych produktu SDN5000123

Parametry

Sedna, gniazdo komputerowe 2x RJ45 kat.6
STP, kremowy

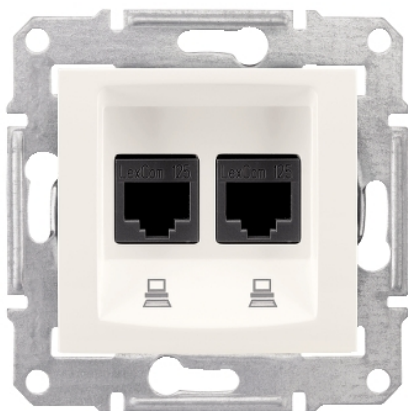

Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna
Funkcja	Gniazdo komputerowe
Delivery form	Bez ramki
Connector shielding type	STP
Data connector type	RJ45
Cover plate color	Kremowy

Parametry uzupełniające

Kategoria sieci komunikacyjnej	6
Liczba gniazd	2
Wire structure	Sztywny
Kind of terminals	IDC
Material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Installation	Podtynkowy
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 51...80 mm Śruby
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	36 mm
Depth of visual part	14,5 mm
Masa produktu	0,09479 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	102,0 g
Wysokość dla opakowania 1	4,0 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	7,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,109 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S04
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	120

Waga dla opakowania zbiorczego 3	13,827 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30,0 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60,0 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------