



Termékválaszték	Modicon Quantum
Termék vagy alkatrész típusa	Kommunikációs aljzat
Szoftver megnevezés	Unity Pro Extra Large
Szerkezet típusa	Heterogén ipari busz

Termék kompatibilitása	Premium Atrium
Hozzáférési módszer	Master/slave típus
Integrált csatlakozási típus	1 soros vonal: 1 SUB-D 25 csatlakozó
Kommunikációs port protokoll	Modbus 32-bites bővítmények
Kommunikációs port támogatása	RS485 szigetelt
Átviteli mód	Aszinkron az alapsávban
Átviteli keret	RTU/ASCII Karakteres üzemmód Uni-Telway
Átviteli sebesség	1,2...19,2 kbit/s
Átviteli közeg	2 sodrott árnyékolt érpáras kábel
Eszközök száma	32
Címek száma	0...247
Bus hossz	0...1300 M COM bus KNX 0...1300 M Modbus 32-bites bővítmények 0...1300 m Uni-Telway és/vagy Modbus TCP
Maximum tap links length	15 m
Kérések	120 szó lekérésenként 1920 bit lekérésenként
Vezérlőparaméter	Egy CRC 16 minden egyes kereten
Ellenőrzési funkció	Diagnosztikai számlálók Eseményszámláló

Modbus funkciók elérhetőek	Eseménykapcsolat Modbus master 0C Eseménykapcsolat Modbus slave 0C Esemény számláló Modbus master 0B Esemény számláló Modbus slave 0B Azonosítás Modbus slave 11 Slave azonosítás Modbus master 11 N kimeneti bitet ír Modbus slave 0F N kimeneti szót ír Modbus slave 10 Diagnosztika Modbus master 08 Diagnosztika Modbus slave 08 Kivételes olvasási állapot Modbus master 07 Kivételes olvasási állapot Modbus slave 07 Olvasható bitek Modbus master 01 Bemeneti bitek olvasása Modbus master 02 Bemeneti bitek olvasása Modbus master 04 N bemenő bit olvasása Modbus slave 02 N bemeneti szó olvasása Modbus slave 04 N kimeneti bit olvasása Modbus slave 01 N kimeneti szó olvasása Modbus slave 03 Szavak olvasása Modbus master 03 1 vagy n bitet ír Modbus master 05 1 bemenő szót ír Modbus slave 06 1 kimenő bitet ír Modbus slave 05 1 vagy n szót ír Modbus master 06
Helyi jelzés	Kommunikáció (CH0): 1 LED Szigetüzem (RUN): 1 LED Modul bekapcsolva vagy szervizben (RUN): 1 LED
Áramfelvétel	350 mA -5 V DC
Modulformátum	Szabvány
Nettó súly	0,34 kg

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	0...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C
Relatív páratartalom	5...95 % kontaktuspaszta nélkül
Működési magasság	<= 2000 m

Csomagolási egység


1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,5 cm
1. csomag szélessége	18,0 cm
1. csomag hossza	26,0 cm
1. csomag súlya	470,0 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Standard and Extendable Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks

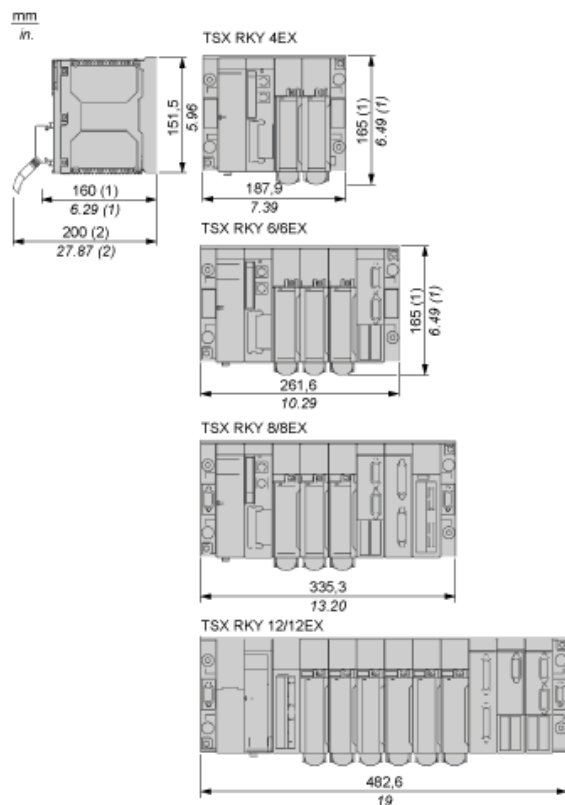

(1) With screw terminal block modules.

(2) Maximum depth for all types of modules and their associated connectors.

Connecting the Serial Link Communication Module

