


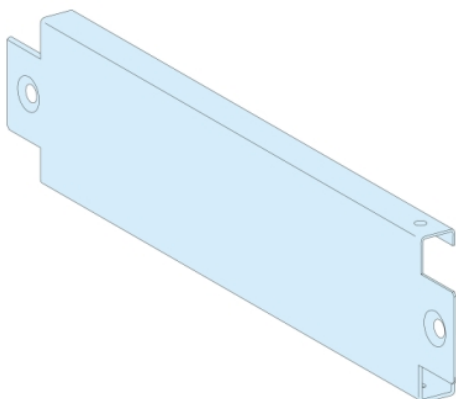

### Fő jellemzők

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Termékcsalád                 | Prisma                          |
| Termékválaszték              | Prisma PH                       |
| Termék vagy alkatrész típusa | Plotter adapter kártyához       |
| Termékcsalád kompatibilitása | Prisma Prisma P szekrény        |
| Termék kompatibilitása       | IP31 szekrény<br>IP41 enclosure |

### Kiegészítő jellemzők

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Installation description | Mező, mélység 600 mm<br>Duct, mélység 600 mm |
| Mennyiség készletenként  | 2 darabos készlet                            |
| Magasság                 | 100 mm                                       |
| Mélység                  | 600 mm                                       |
| Nettó súly               | 1,08 kg                                      |
| Felületkezelés           | Egyenletes<br>Matt                           |
| Védőkezelés              | Epoxigyanta bevonat                          |
| Szín                     | Fehér (RAL 9001)                             |

### Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 3,5 cm    |
| 1. csomag szélessége                 | 12,0 cm   |
| 1. csomag hossza                     | 45,0 cm   |
| 1. csomag súlya                      | 1,112 kg  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | P12       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 252       |
| 2. csomag magassága                  | 67,0 cm   |
| 2. csomag szélessége                 | 80,0 cm   |
| 2. csomag hossza                     | 120,0 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 488,88 kg |

### Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                         |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                         |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes                                         | Igen                                                                                         |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                         |
| Kínai RoHS rendelet                                            | Kínai RoHS Nyilatkozat                                                                       |

|                                    |                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS korlátozás alóli kivétel      |  Igen                                    |
| Környezetvédelmi közzététel        |  A Termék Környezeti Profilja           |
| Körkörösségi profil                |  Élettartam Végére Vonatkozó Információ |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék                                                                    |