


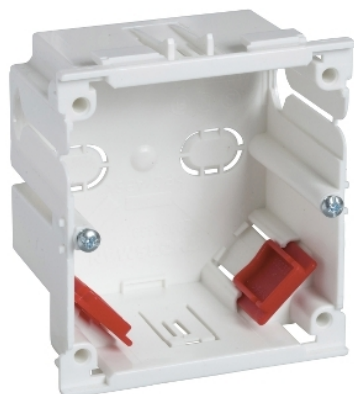

Peamine

Tootevalik	Thorsman
Toote nimi	Thorsman MIB
Toote või komponendi tüüp	Installation box
Värvitoon	Valge (NCS 0701-G46Y)
Product destination	Wiring device 60 mm
Kogus komplekti kohta	Komplekt 10 tk

Täiendav

Kinnitusrežiim	Klambrid
Seadme koostis	Strain relief
Materjal	PC/ABS
Pikkus	71 mm
Kõrgus	79 mm
Laius	45 mm

Keskkond

IP kaitseaste	IP20
---------------	------

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Pakendi laius 1	7,000 cm
Pakendi pikkus 1	8,000 cm
Pakendi kaal 1	37,200 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	10
Pakendi kõrgus 2	5,500 cm
Pakendi laius 2	14,500 cm
Pakendi pikkus 2	36,500 cm
Pakendi kaal 2	373,000 g
Pakendi tüüp 3	S04
Ühikute arv pakendis 3	120
Pakendi kõrgus 3	30,000 cm
Pakendi laius 3	40,000 cm
Pakendi pikkus 3	60,000 cm
Pakendi kaal 3	5,280 kg

Pakkumise jätkusuutlikkus

ELi RoHS direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)  ELi RoHS deklaratsioon
Mürgiste raskemetallideta	Jah
Elavhõbedavaba	Jah
Hiina EoHS regulatsioon	 Hiina RoHS Deklaratsioon
RoHS eranditeave	 Jah
Keskkonnavalade avaldus	 Toote Keskkonnaprofiil
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------