


C103TM025

Kioldóegység TM25D ComPacT NSX 100
megszakítóhoz, termikus-mágneses, beállítás
25 A, 3P3d

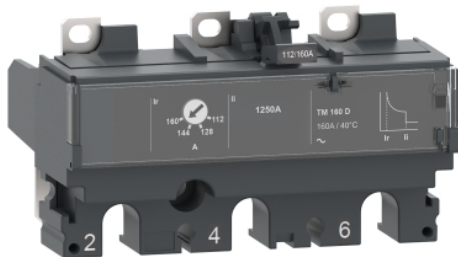

Fő jellemzők

Termékcsalád	ComPacT new generation
Termékválaszték	ComPacT NSX100...250 new generation ComPacT NSX100...250 DC new generation
Termék vagy alkatrész típusa	Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése	TM-D
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Termékcsalád kompatibilitása	Compact NS NSX100 Compact NS NSX100 DC
Készülék alkalmazás	Elosztás
Pólusok megnevezése	3P
Védett pólusok leírása	3d
Kioldóegység védelmi funkciók	LI
Védelem típusa	L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem I : for rövidzár
Trip unit rating	25 A -40 °C
U _e névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz 75 V DC
Hálózat típusa	AC DC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Rögzített, 2 TL között

Kiegészítő jellemzők

Long-time pick-up adjustment type I _r (thermal protection)	Állítható
[I _r] long-time protection pick-up adjustment range	0,7...1 x I _n
Long-time protection delay adjustment type t _r	Rögzített
[t _r] long-time protection delay adjustment range	120...400 S -1,5 x I _n 15 s -6 x I _r
Instantaneous protection pick-up adjustment type I _i	Rögzített
[I _i] instantaneous protection pick-up adjustment range	300 A
Szivárgóáram-védelem	Nincs

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-3
Áramutés védelmi osztály	II osztály
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60947-1
IP védettség fok	IP40 conforming to MSZ EN 60529
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,0 cm
1. csomag szélessége	10,0 cm
1. csomag hossza	11,5 cm
1. csomag súlya	436,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	28
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	12,616 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ