


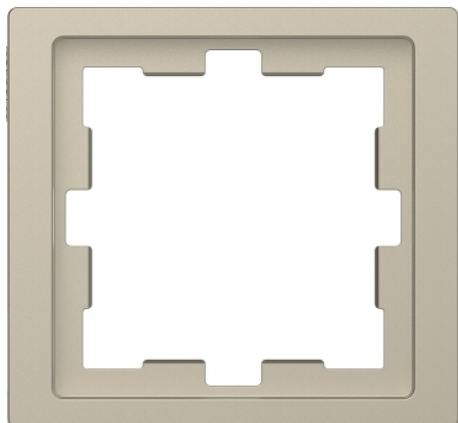

Hoofd

Range	Merten
Beschermde naam	D-Life
Product or component type	Afdekframe

Complementair

Aantal stellen	1 voudig
Kleurtint	Sahara
Oppervlakte afwerking	Mat
Oppervlaktebehandeling	Gelakt
Materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
IP-beschermingsgraad	IP20
Height	84 mm
Width	90 mm
Depth	12 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,200 cm
Package 1 Width	8,400 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	20,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	2,800 cm
Package 2 Width	9,200 cm
Package 2 Length	9,600 cm
Package 2 Weight	50,000 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	176
Package 3 Height	21,200 cm
Package 3 Width	31,800 cm
Package 3 Length	40,100 cm
Package 3 Weight	4,874 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist