


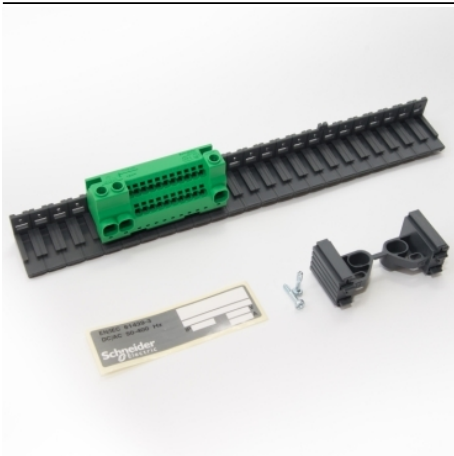

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti9
Termék vagy alkatrész típusa	Földelő kapocs

Kiegészítő jellemzők

[Ui] névleges szigetelési feszültség	800 V
A sorkapcsok száma	1 mellett 24 kimenők
Elosztóblokk kimenők	3 x 25 mm ² + 21 x 4 mm ²
Tartománykompatibilitás	Pragma

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,0 cm
1. csomag szélessége	6,0 cm
1. csomag hossza	36,0 cm
1. csomag súlya	295,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	25
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	7,862 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------