


XAPD4505

Harmony tom trykknappkasse i lysegrå metal med 5 x Ø22 mm huller for trykknapper og 1 x M25 forskrunding 220 x 80 x 77 mm

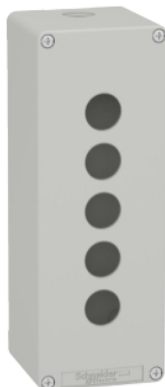

Egenskaber

Produktserie	"Harmony XAP"
Produkttype	Sprøjttestøbt tom trykknappkasse
Enheds forkortelse	"XAPD"
Anvendelse	Til Ø 22 mm trykknapper og signallamper
Produkt frontplade størrelse	80 x 220 mm
Brugbar dybde	74,5 mm
Antal huller	5 montagehuller
Farve på bunden af kapsling	Grå (RAL 7035)
Farve på låg	Grå (RAL 7035)
Materiale	Sprøjttestøbt zink
Mindst mulige salgsantal	1
IP kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN/IEC 60529 og EN/IEC 60947-5-1

Produktinformationer

Antal vandrette rækker	1
Antal vandrette rækker	5
Udskæringsdimensioner	"Ø 22 mm"
Kontrolstation type	Metal
Kabelindgang	1 kabeltætning i henhold til "ISO"
Trådtype	"M25 x 1.5"
Bredde	80 mm
Højde	220 mm
Dybde	77 mm
Vægt	1,38 kg

Miljø

Beskyttelsesbehandling	TC
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur under drift	-25...70 °C
Beskyttelsesklasse	Klasse I i henhold til IEC 61140
IP kapslingsklasse	IK07 i henhold til IEC 62262
Modstand mod kemiske midler	Speciel behandling kan tilbydes på forespørgsel
Produktcertificeringer	EAC

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,7 cm
Pakke 1 Længde	8,0 cm
Package 1 Length	22,0 cm
Pakke 1 Vægt	1,385 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser


Logistik informationer

Oprindelsesland	MA
-----------------	----

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------

Dimensions and Fixing

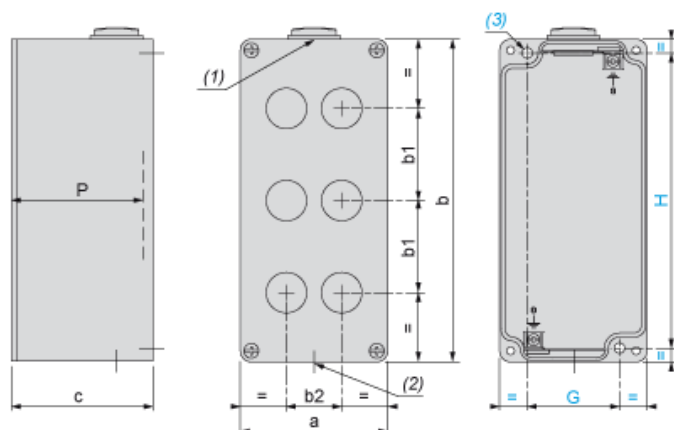

(1): 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M25 x 1.5


(2): 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M25 x 1.5

(3): 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.

P: Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
80	3.15	220	8.66	77	3.03	50	1.97	205	8.07	74.5	2.93

5 holes, Cut-out interaxis 22.5 mm ± 0.2 mm / 0.885 in. ± 0.0078 in. dimensions (vertical mounting)

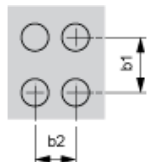

b1 Vertical interaxis: 30 mm/1.18 in.

b2 Horizontal interaxis: in center of the box