



Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Rúd hosszabbítás
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely	Forgó kódoló merev szárral
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatolás tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Homokinetikus a membránnal
Lyuk átmérő kódoló oldal	6 mm
Lyuk átmérő gép oldal	6 mm

Kiegészítő jellemzők

Perem anyaga	Alumínium
Membrán anyag	Rozsdamentes acél
Maximális szögeltérés	4°
Maximális tengelyirányú eltérés	+/- 0,5 mm
Maximális tengelyirányú eltérés	+/- 0,3 mm
Maximum torque value	0,8 N.m
Nettó súly	0,02 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,5 cm
1. csomag szélessége	2,1 cm
1. csomag hossza	2,1 cm
1. csomag súlya	20 g


Kínálat fenntarthatósága

REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions

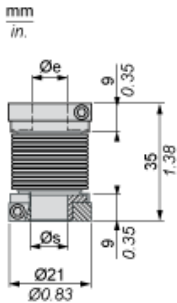

$\varnothing e$	$\varnothing s$
6 mm	6 mm