

EAN Code: 3389110763188



Hauptmerkmale

Produktserie	Telemecanique Cabling components
Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe	„General Purpose“

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Gerade Buchse M12, 4-polig
Kabelsteckerbefestigung	Verriegelt Anschrauben
Manschettmaterial	Metall
Status-LED	Ohne
Kabellänge	5 m
Äußerer Kabeldurchmesser	5,2 mm
Zusammensetzung des Kabels	4 x 0,34 mm ²
Draht-Isoliermaterial	PUR
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V AC 300 V DC
Nennstrom [In]	4 A
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand	1 GΩ
Produktgewicht	0,19 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65 IP69K IP67
Produktzertifizierungen	cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C statisch -5...80 °C Durchbiegung
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	154,0 g
Höhe VPE1	3,0 cm
Breite VPE1	17,0 cm
Länge VPE1	17,0 cm
Verpackungstyp VPE2	S02
Inhaltmenge VPE2	20
Gewicht VPE2	3,436 kg

Höhe VPE2	15,0 cm
Breite VPE2	30,0 cm
Länge VPE2	40,0 cm
Verpackungstyp VPE3	P06
Inhaltsmenge VPE3	320
Gewicht VPE3	55,28 kg
Höhe VPE3	77,0 cm
Breite VPE3	80,0 cm
Länge VPE3	60,0 cm


Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------


Abmessungen

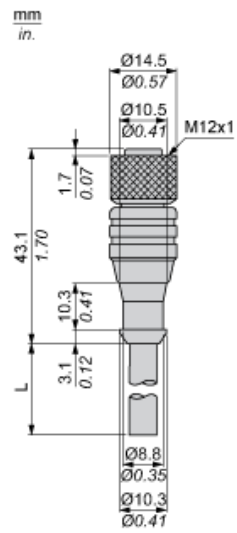

L: Länge des Kabels

Anschlüsse und Schaltpläne

Steckverbinder

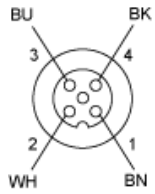

BN: Braun
BK: Schwarz
BU: Blau
WH: Weiß