

EAN Code: 3389119073608



### Hauptmerkmale

Produktserie	Telemecanique Cabling components
Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe	„General Purpose“

### Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Abgewinkelte Buchse M12, 4-polig
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Manschettmaterial	Metall
Status-LED	Ohne
Kabellänge	5 m
Äußerer Kabeldurchmesser	4,6 mm
Zusammensetzung des Kabels	4 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Draht-Isoliermaterial	PVC
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V AC 300 V DC
Nennstrom [In]	3 A
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand	1 GΩ
Produktgewicht	0,201 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP65 IP67
Produktzertifizierungen	cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...80 °C statisch
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...80 °C

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	165,0 g
Höhe VPE1	2 cm
Breite VPE1	16,5 cm
Länge VPE1	17 cm
Verpackungstyp VPE2	S02
Inhaltmenge VPE2	20
Gewicht VPE2	3,654 kg
Höhe VPE2	15 cm

Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm


## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

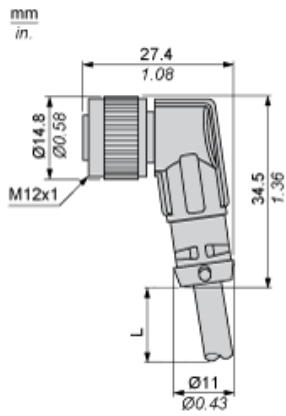


L: Länge des Kabels

---

Anschlüsse und Schaltpläne

---

Steckverbinder

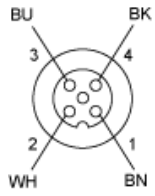

BN: Braun  
BK: Schwarz  
BU: Blau  
WH: Weiß