

EAN Code: 3389110762686

Hauptmerkmale

Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Verbindungskabel



Zusatzmerkmale

Verbindungskabelende 1	M12-Stift 4-polig gerade Steckverbinder mit Anschrauben
Verbindungskabelende 2	M8-Buchse 4-polig gerade Steckverbinder mit Anschrauben
Zusammensetzung des Kabels	4 x 0,34 mm ²
Kabellänge	1 m
Draht-Isoliermaterial	PUR
Äußerer Kabeldurchmesser	5,2 mm
Betriebsbemessungsspannung Ue	60 V AC 75 V DC
Nennstrom [In]	4 A
Isolierwiderstand	>= 1000 MOhm
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen	5000 MOhm
Produktgewicht	0,055 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65 IP67 IP69K
Produktzertifizierungen	cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35...90 °C statisch -5...90 °C Durchbiegung
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...100 °C

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	56,0 g
Höhe VPE1	1,5 cm
Breite VPE1	15,0 cm
Länge VPE1	15,0 cm
Verpackungstyp VPE2	S02
Inhaltsmenge VPE2	50
Gewicht VPE2	2,846 kg
Höhe VPE2	15,0 cm

Breite VPE2	30,0 cm
Länge VPE2	40,0 cm


Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

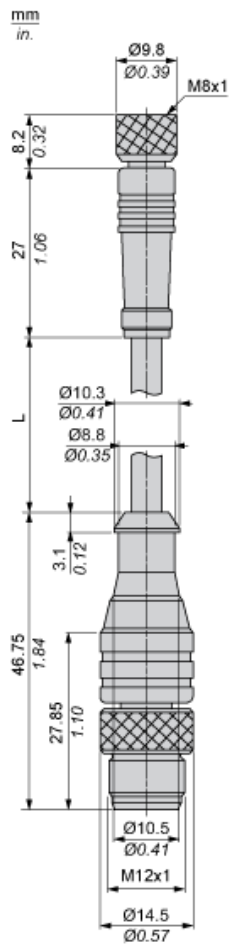

L: Länge des Kabels

Anschlüsse und Schaltpläne

